

EasyIO FT-04

2点Wi-Fi控制器




FT-04产品系列是一款外形小巧的多功能控制器。该控制器仅限在有Wi-Fi连接的情况下使用，可将控制范围扩展至难以触及的设备，可在狭小空间内使用，可用于局部照明控制、远程输入/输出、温度控制及监控、设备开/关控制、住宅应用或任何需要连接的应用等。

FT-04提供独立控制功能。它可以实时编程，并可以通过DashBoard进行调试。借助HTML5 Web 服务器，用户可通过移动设备访问控制器，从而在现场或通过安全的远程连接排除故障。FT-04还支持BACnet IP、SOX、TCOM和P2P等协议。所有型号均具有2个通用输入（UI）。其中，FT-04A具有2个模拟输出，FT-04B具有1个模拟输出和1个继电器输出。

功能特性

- 支持BACnet、TCOM、SOX等协议
- 支持基于Wi-Fi连接或以太网的BACnet IP服务器
- 支持EasyIO P2P功能，兼容FS、FW、FT系列
- 内置Web服务器，兼容HTML5
- 提供RESTful API和Web服务
- 内置DashBoard仪表盘
- 支持wifi接入点模式（具有DHCP服务器功能）

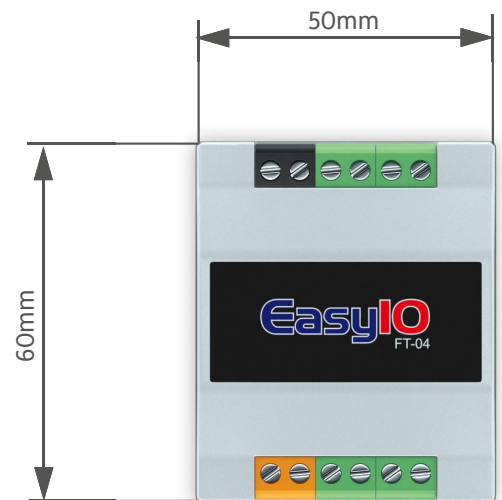

2x2.4x0.75（英寸）

规格

| | |
|-----------|---|
| 电源 | 24V AC (+/-5%) 或24V DC (+15%/-15%) |
| 功率 | <2.5VA |
| 电流额定值 | 24V AC/V DC, 100mA |
| 存储温度 | -20~85°C (-4~185°F) |
| 工作温度 | 0~65°C (32~150°F) |
| 工作湿度 | 相对湿度为10%~90% (无冷凝) |
| 尺寸 | 50×60×19 (mm) 2×2.4×0.75 (英寸) |
| 材料 | UL认证 |
| 重量 | 42g / 1.4 oz |
| 主处理器 | ESP32 240Mhz |
| 闪存 | 16MB |
| RAM | 4MB |
| 支持协议 | BACnet |
| WLAN | WiFi 802.1x b/g/n |
| 通用输入 (UI) | 2个UI, 12位ADC, 带PGA 电阻模式: -3K~50KΩ (+/-10Ω) 电压模式: 1~10V (+/-0.1V) 数字模式: 无源干接点 |
| 数字输出 (DO) | FT-04A: 无, FT-04B: 1个数字输出, 继电器触点, SPST NO, 48VA, 24V |
| 模拟输出 (AO) | FT-04B: 1个模拟输出, 12位DAC, 最大5mA FT-04A: 2个模拟输出, 12位DAC, 最大5mA |
| SKU | EasyIO-FT-04A, 2UI,2AO, 5只 EasyIO-FT-04B, 2UI,1AO,1DO, 5只 EIO-FT-CLIP-5, DIN导轨支架5个 |
| 编程工具 | CPT |